


# Kit DTIo

## 1 à 4 fibre(s) optique(s)

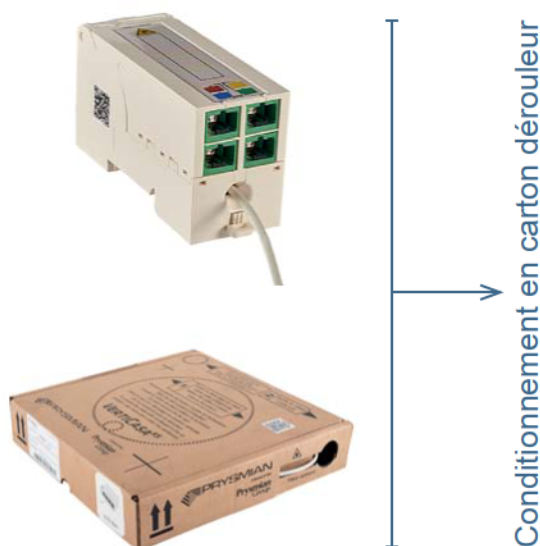

### Le DTIo pour câble intérieur est utilisé dans le cadre du FTTH pour l'habitat résidentiel.

Ce kit est constitué d'un câble de branchement intérieur connecté et intégré à un DTIo. Il permet une installation terminale simple par déroulage et raccordement au Point de Branchement Optique (PBO). Le DTIo est installé dans un coffret de communication par simple clipsage sur rail DIN. Suivant sa configuration, il dispose de 1 à 4 raccords SC/APC autoprotégés. Le câble de branchement peut être soit de type «tirable» soit de type «poussable» en fourreau encastré et contenir 1 à 4 fibres G.657.A2.

### Equipement

- Plexiglass pour protéger une étiquette
- Version : 1 à 4 FO
- DTIo câblé avec bobine logée dans un carton dérouleur
- Câble type poussable ou tirable
- Etiquette laser fournie
- Accessoires pour le poussage et l'arrimage au PBO fournies.

### Données techniques

#### DTIo 4FO

- Capacité maximale : 4 fibres
- Dimensions : 90 x (L) 36 x (p) 50 mm
- Température de fonctionnement : de -25°C à +70°C
- Matériel/Couleur : ABS / Blanc RAL9010

#### Connectorisation / câble

- Type de connecteur : SC/APC
- Type de fibre : G657A2
- Gaine : LSOH Classe Cca S1a1d1
- Ø Câble : poussable 2,7x1,9 mm - Tirable 4 mm

### Ergonomie

- Fixation rail DIN d'un coffret de communication
- Couverture facilement démontable
- Carton dérouleur pour une installation rapide
- Guidage des fibres assurant un rayon de courbure de 15 mm
- Les sorties par cordons optiques se font par le bas du DTIo avec des raccords SC/APC auto-protégés

### Conditionnement

- Dimension du dérouleur : (l)280 (L)260 (h)55 mm
- Poids avec carton :
  - Kit tirable 30m : 0,35 kg
  - Kit Poussable 30m : 0,20 kg
  - Kit tirable 50m : 0,95 kg
  - Kit Poussable 50m : 0,50 kg
- Dimension carton intermédiaire (12kits) : (l)800 (L)300 (h)260 mm
- Conditionnement : 12 kits par carton - 192 kits par Euro-palettes (800x1200mm)

## Information commandes - Conditionnement minimum : 12

Références	Description
<b>XCPSC03302</b>	Kit Dtio 1 FO - câble intérieur tirable - 20m
<b>XCPSC02967</b>	Kit Dtio 1 FO - câble intérieur tirable - 30m
<b>XCPSC02968</b>	Kit Dtio 1 FO - câble intérieur tirable - 50m
<b>XCPSC03299</b>	Kit Dtio 1 FO - câble intérieur poussable - 20m
<b>XCPSC03137</b>	Kit Dtio 1 FO - câble intérieur poussable - 30m
<b>XCPSC03138</b>	Kit Dtio 1 FO - câble intérieur poussable - 50m

Références	Description
<b>XCPSC03303</b>	Kit Dtio 2 FO - câble intérieur tirable - 20m
<b>XCPSC02969</b>	Kit Dtio 2 FO - câble intérieur tirable - 30m
<b>XCPSC02970</b>	Kit Dtio 2 FO - câble intérieur tirable - 50m
<b>XCPSC03300</b>	Kit Dtio 2 FO - câble intérieur poussable - 20m
<b>XCPSC03139</b>	Kit Dtio 2 FO - câble intérieur poussable - 30m
<b>XCPSC03140</b>	Kit Dtio 2 FO - câble intérieur poussable - 50m