


Kit PTO Mixte

1 fibre optique intérieur

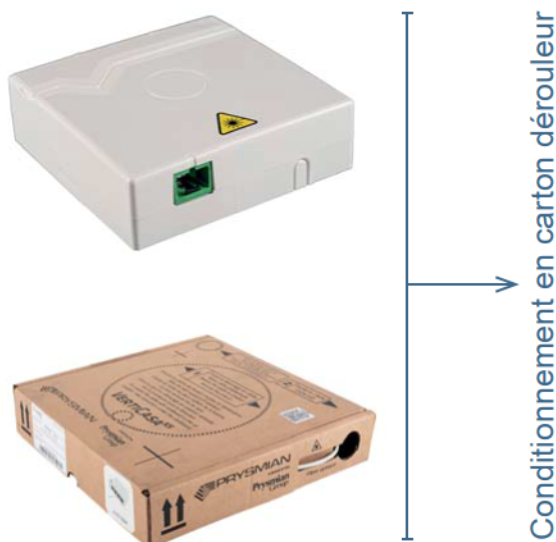

Conditionnement en carton dérouleur

Le kit PTO mixte cuivre/optique pour câble intérieur est utilisé dans le cadre du FTTH pour l'habitat résidentiel.

Ce kit est constitué d'un câble de branchement optique intérieur connecté et intégré à une PTO mixte. Il permet une installation terminale simple par déroulage et raccordement au Point de Branchement Optique (PBO). La PTO mixte est fixée sur un mur via un boîtier d'encastrement ou éventuellement directement par collage ou vissage. Elle dispose d'une part d'un raccord SC/APC auto-protégé, d'autre part d'un emplacement au format keystone permettant l'adjonction d'un connecteur TV ou informatique type RJ45.

Equipement

- Volet frontal pour protéger une étiquette
- Câble type poussable ou tirable
- PTO câblé avec bobine logée dans un carton dérouleur
- Platine pour fixation sur un mur soit directement par collage ou par vissage soit via un boîtier d'encastrement
- Etiquette laser fournie
- Accessoires pour le poussage fournies
- Emplacement Keystone pour accueillir un connecteur TV ou informatique type RJ45

Données techniques

PTO

- Nombre de port d'entrée : 1
- Capacité maximale : 1 fibres
- Support Keystone
- Dimensions : (l) 80 x (L) 80 x (p) 25 mm
- Température de fonctionnement : de -25 à +70°C
- Matériel/Couleur : ABS / Blanc RAL9010

Connectorisation / câble

- Type de connecteur : SC/APC
- Type de fibre : G657A2
- Gaine : LSOH Classe Cca S1a1d1
- Ø Câble : poussable 2,7x1,9 mm - Tirable 4 mm

Ergonomie

- Fixation sur un mur ou rail DIN
- Couvercle facilement démontable
- Carton dérouleur pour une installation rapide
- Guidage des fibres assurant un rayon de courbure de 15 mm
- Montage aisée des connecteurs cuivre :



Conditionnement

- Dimension du dérouleur : (l)280 (L)260 (h)55 mm
- Poids avec carton :
 - Kit tirable 30 m : 0,35 kg
 - Kit Poussable 30 m : 0,20 kg
 - Kit tirable 50 m : 0,95 kg
 - Kit Poussable 50 m : 0,50 kg
- Dimension carton intermédiaire (12kits) : (l)800 (L)300 (h)260 mm
- Conditionnement : 12 kits par carton - 192 kits par Euro-palettes (800x1200 mm)

Information commandes

Références	Description	CM*
XCPSC03161	PTO Mixte 1 FO - câble intérieur poussable - 30m - préco en SC/APC	12
XCPSC03162	PTO Mixte 1 FO - câble intérieur poussable - 50m - préco en SC/APC	12
XCPSC03163	PTO Mixte 1 FO - câble intérieur tirable - 30m - préco en SC/APC	12
XCPSC03164	PTO Mixte 1 FO - câble intérieur tirable - 50m - préco en SC/APC	12

* Nombre d'unité minimum par conditionnement. Commande par multiple