


Kit PTO plate

1 fibre optique intérieure

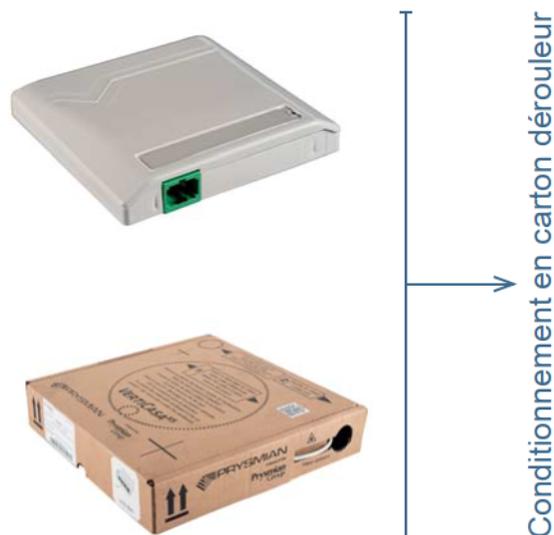

Le kit PTO Plate pour câble intérieur est utilisé dans le cadre du FTTH pour l'habitat résidentiel.

Ce kit est constitué d'un câble de branchement optique intérieur connecté et intégré à une PTO. Il permet une installation terminale simple par déroulage et raccordement au Point de Branchement Optique (PBO). La PTO peut être soit fixée sur un mur soit clipsée sur un rail DIN. Elle dispose d'un raccord SC/APC auto-protégé. Le câble de branchement peut être soit de type «tirable» soit de type «poussable» en fourreau encastré et contenir une fibre G657A2. Son design est esthétique et discret avec son épaisseur par rapport au mur de seulement 12 mm.

Equipement

- Volet frontal pour protéger une étiquette
- Platine pour fixation sur un mur soit directement par collage ou par vissage soit via un boîtier d'encastrement
- Accessoires nécessaires pour le poussage fournis
- Câble de branchement de type tirable et poussable de longueur 30 m et 50 m avec 1 fibre G657A2 connecté SC/APC
- Etiquette laser fournie
- Carton dérouleur avec PTO logé dans le fût

Données techniques

PTO

- Capacité maximale : 1 Fibre
- Capacité d'épissurage : 1
- Dimensions : (l) 80 x (L) 80 x (H) 12 mm
- Température : de -25°C à +70°C
- Matériel/Couleur : ABS / Blanc RAL9010

Connectorisation / câble

- Type de connecteur : SC/APC
- Type de fibre : G657A2
- Gaine : LSOH Classe Cca S1a1d1
- Ø Câble : Poussable 2,7 x 1,9 / Tirable 4 mm

Ergonomie

- Fixation aisée sur un mur ou rail DIN d'un coffret de communication.
- Couvercle facilement démontable.
- Guidage des fibres assurant un rayon de courbure de 15 mm
- La sortie par cordon optique se fait par le bas de la PTO avec un raccord SC/APC auto-protégé
- Installation rapide avec le dérouleur

Conditionnement

- Dimensions du dérouleur : (l)280 (L)260 (h)55 mm
- Conditionnement : 12 kits par carton
- Dimensions conditionnement par 12 kits : (l)800 (L)300 (h)260 mm
- Nombre de kits par Euro-palette (800x1200mm) : 192 kits
- Poids (kg):
 - Kit PTO Plate poussable de 30 mètres 0,35 kg
 - Kit PTO Plate tirable de 30 mètres 0,20 kg
 - Kit PTO Plate poussable de 50 mètres 0,95 kg
 - Kit PTO Plate tirable de 50 mètres 0,50 kg

Information commandes

Références	Description	CM*
XCPC03775	Kit PTO Plate 1 FO - câble intérieur poussable - 30m	12
XCPC03776	Kit PTO Plate 1 FO - câble intérieur poussable - 50m	12
XCPC03776	Kit PTO Plate 1 FO - câble intérieur tirable - 30m	12
XCPC03778	Kit PTO Plate 1 FO - câble intérieur tirable - 50m	12

* Nombre d'unité minimum par conditionnement. Commande par multiple