


Kit PTO standard

1 à 4 fibre(s) optique(s) intérieur

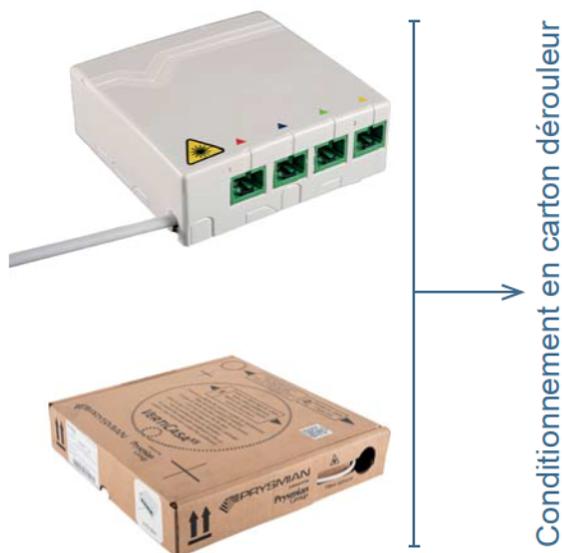

Le kit PTO standard pour câble de branchement optique intérieur est utilisé dans le cadre du FTTH pour l'habitat résidentiel.

Ce kit est constitué d'un câble de branchement intérieur connecté et intégré à une PTO. Il permet une installation terminale simple par déroulage et raccordement au Point de Branchement Optique (PBO). La PTO peut être soit fixée sur un mur soit clipsée sur un rail DIN. Suivant sa configuration, elle dispose de 1 à 4 raccords SC/APC auto-protégés. Le câble de branchement peut être soit de type «tirable» soit de type «poussable» en fourreau encastré et contenir 1 à 4 fibres G657A2.

Equipement

- Volet frontal pour protéger une étiquette
- Câble type poussable ou tirable
- PTO câblée avec bobine logée dans un carton dérouleur
- Platine pour fixation sur un mur soit directement par collage ou par vissage soit via un boîtier d'encastrement
- Etiquette laser fournie
- Accessoires pour le poussage fournis

Données techniques

PTO

- Capacité maximale : 4 fibres
- Dimensions : (l) 80 x (L) 80 x (p) 28 mm
- Température de fonctionnement : de -25 à +70°C
- Matériel/Couleur : ABS / Blanc RAL9010

Connectorisation / câble

- Type de connecteur : SC/APC
- Type de fibre : G657A2
- Gaine : LSOH Classe Cca S1a1d1
- Ø Câble : Poussable 2,7x1,9 mm

Ergonomie

- Fixation sur un mur ou rail DIN
- Couvercle facilement démontable
- Carton dérouleur pour une installation rapide
- Guidage des fibres assurant un rayon de courbure de 15 mm

Conditionnement

- Dimension du dérouleur : (l)280 (L)260 (h)55 mm
- Poids avec carton :
Kit tirable 50m : 0,95 Kg
Kit Poussable 50m : 0,50 kg
- Conditionnement : 12 kits par carton - 192 kits par Euro-palettes (800x1200mm)

Information commandes

Références	Description
XCPSC03286	Kit PTO 1 FO - câble intérieur poussable - 20m
XCPSC03078	Kit PTO 1 FO - câble intérieur poussable - 30m
XCPSC03079	Kit PTO 1 FO - câble intérieur poussable - 50m
XCPSC03287	Kit PTO 4 FO - câble intérieur poussable - 20m
XCPSC03080	Kit PTO 4 FO - câble intérieur poussable - 30m
XCPSC03081	Kit PTO 4 FO - câble intérieur poussable - 50m
XCPSC03288	Kit PTO 1 FO - câble intérieur tirable - 20m
XCPSC03223	Kit PTO 1 FO - câble intérieur tirable - 30m
XCPSC03224	Kit PTO 1 FO - câble intérieur tirable - 50m

Références	Description
XCPSC03225	Kit PTO 1 FO - câble intérieur tirable - 70m
XCPSC03289	Kit PTO 2 FO - câble intérieur tirable - 20m
XCPSC02866	Kit PTO 2 FO - câble intérieur tirable - 30m
XCPSC02946	Kit PTO 2 FO - câble intérieur tirable - 50m
XCPSC03273	Kit PTO 2 FO - câble intérieur tirable - 70m
XCPSC03290	Kit PTO 4 FO - câble intérieur tirable - 20m
XCPSC02977	Kit PTO 4 FO - câble intérieur tirable - 30m
XCPSC02978	Kit PTO 4 FO - câble intérieur tirable - 50m
XCPSC03155	Kit PTO 4 FO - câble intérieur tirable - 70m